


Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGH040MSSFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11504

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

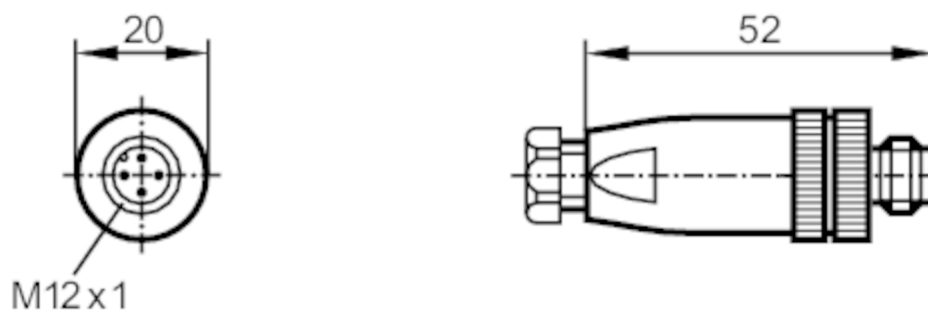

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	20 x 20 x 52
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PA
------------------	--	----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
------------------------------	--	----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10277



Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGH040MSSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4...6 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

