


## Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

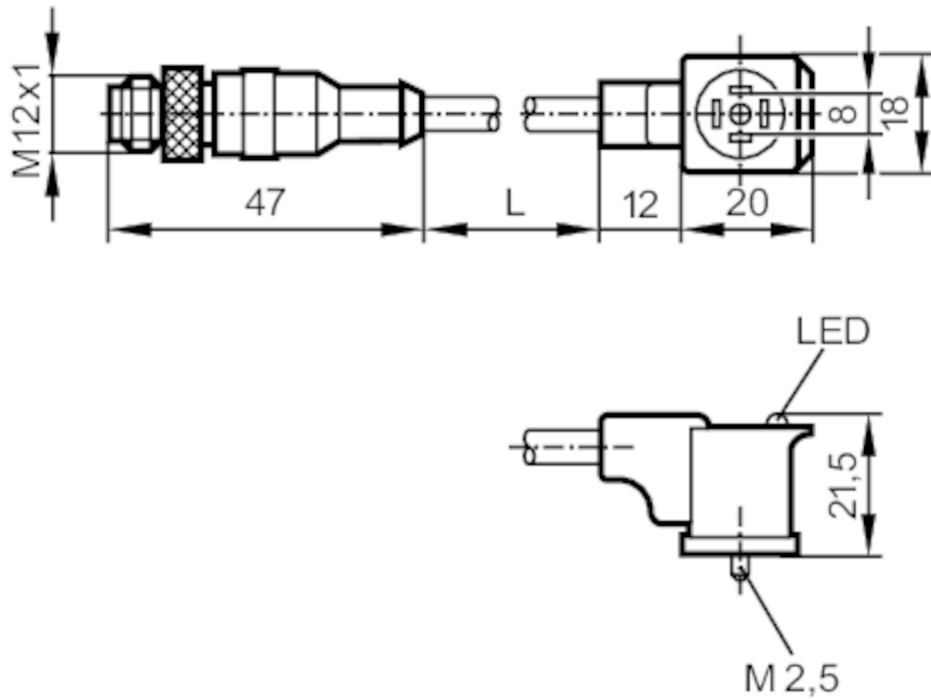

## Εφαρμογή

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές |
| Χωρίς σιλικόνη           | Ναι                                                 |

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V]           | < 24 AC/DC |
| Προστασία υπέρτασης            | Ναι; (VDR) |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3          |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 65    |

## Μηχανικά δεδομένα

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Βάρος [g]                    | 45,5                       |
| Υλικό κατασκευής             | PUR                        |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR                        |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |            |                  |
|-----------------|------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Λειτουργία | 1 x LED, Κίτρινο |
|-----------------|------------|------------------|

## Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

### Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Βίδα

Πεδίο για ετικέτα

 
### Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Σύνδεση

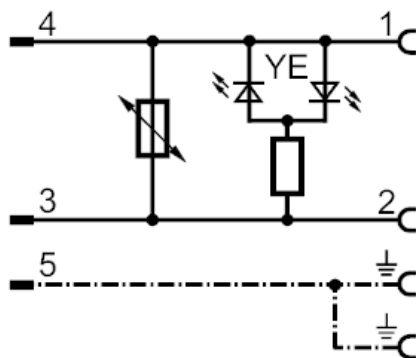

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου C DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: Ορείχαλκος επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

