


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

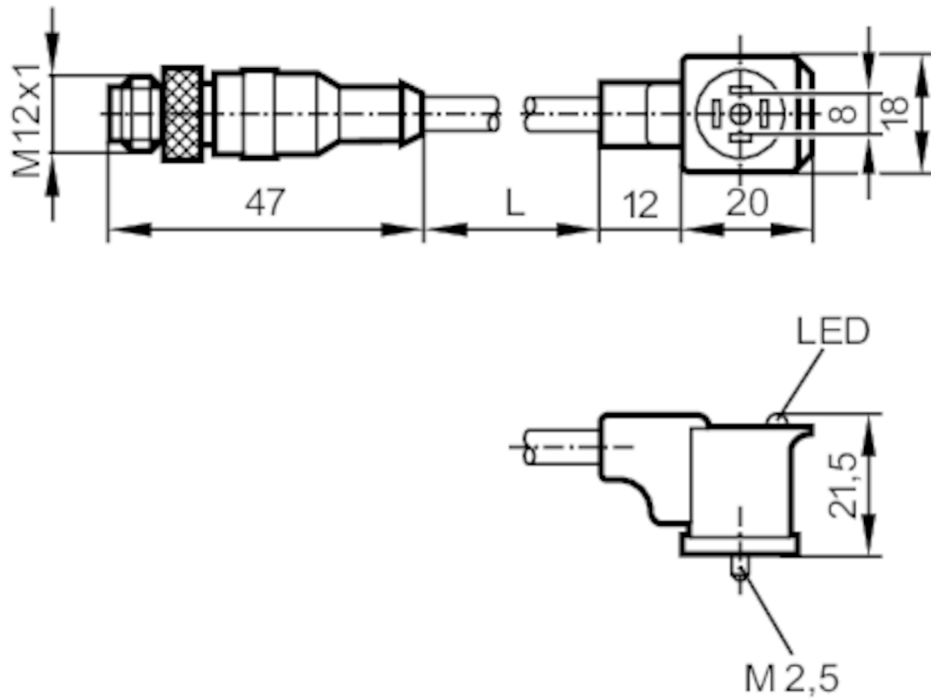

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης	Ναι; (VDR)
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	124,8
Υλικό κατασκευής	PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	------------	------------------

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Βίδα

Πεδίο για ετικέτα

 
Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση

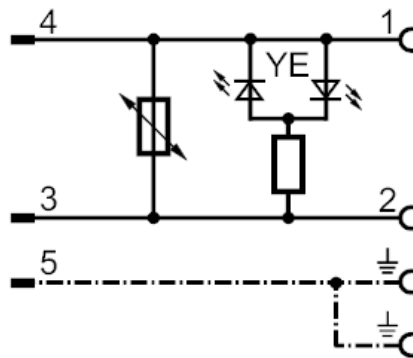

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου C DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: Ορείχαλκος επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

