


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

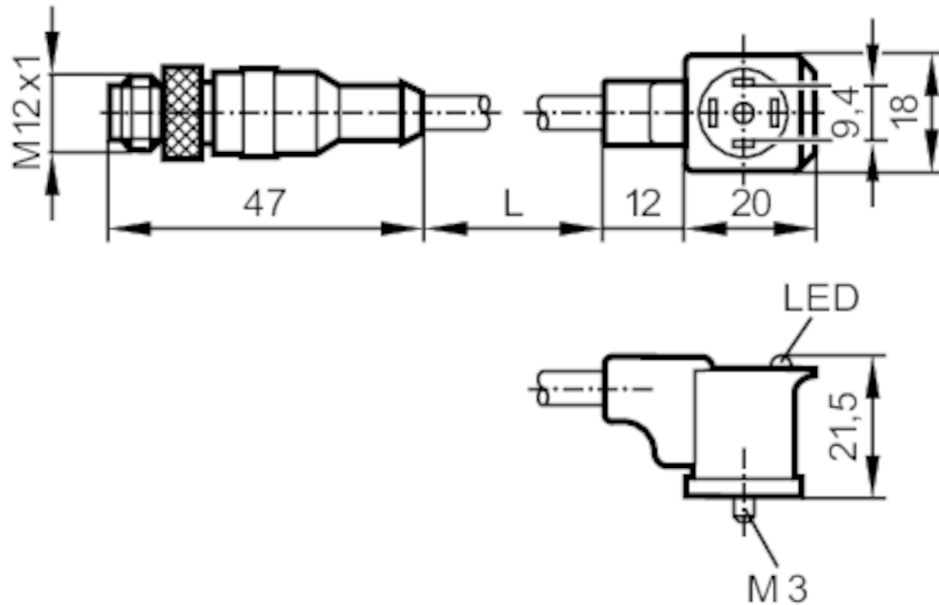

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης	Ναι; (VDR)
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	263,2
Υλικό κατασκευής	PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα
	Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

 


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κόνεκτορα βαλβίδας

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση

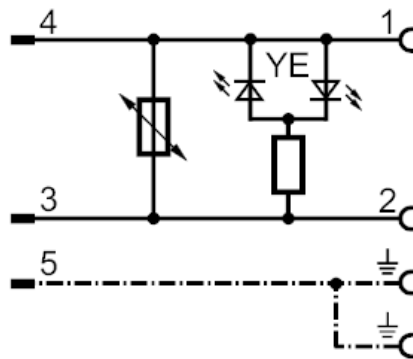

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Βαλβίδα τύπου C (βιομηχανικό πρότυπο), Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: Ορείχαλκος επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

