

Καλώδιο σύνδεσης


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC054

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Προσοχή στο διαφορετικό μήκος καλωδίου!

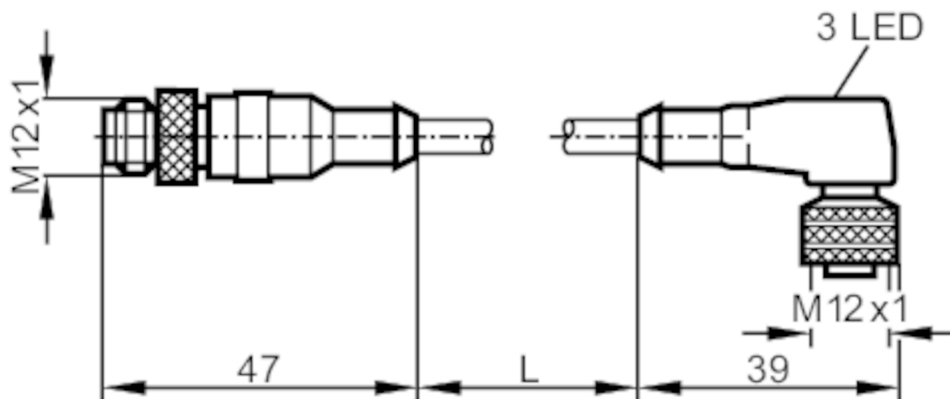

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλίκονη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλίκονη Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 3

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80

Βαθμός προστασίας IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

 
Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση

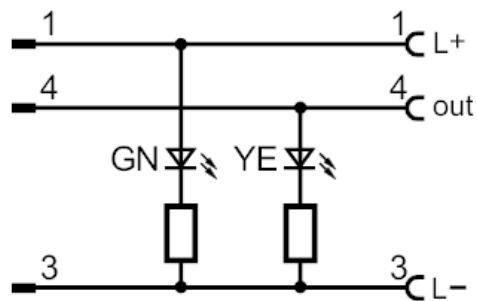

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

