


Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

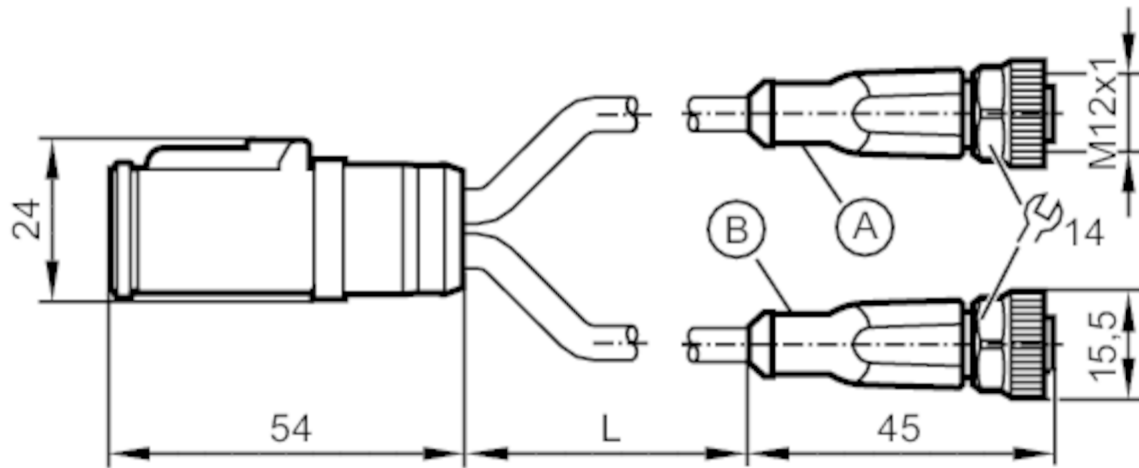

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

8...32 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...80

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
(κινούμενο)

[°C]

-20...80

Βαθμός προστασίας

IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

135

Υλικό κατασκευής

PA; Θηλυκός κονέκτορας: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Αριθμός θυρών κυτίου
διακλάδωσης

2

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι



Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS


Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Κονέκτορας DEUTSCH

Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες

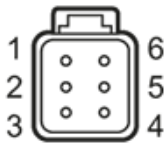

Σύνδεση

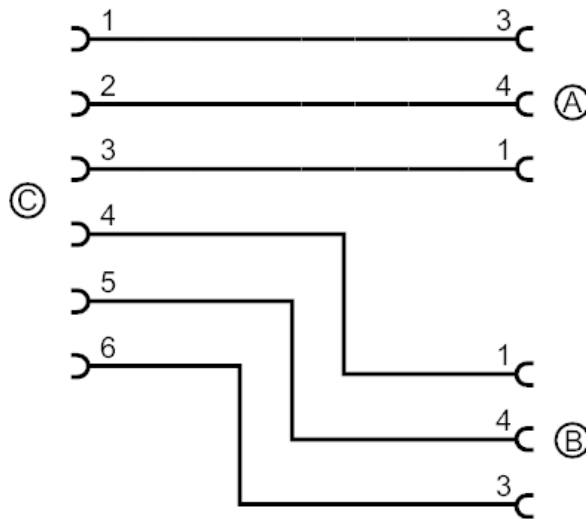

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Κονέκτορας: 2 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

