


Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

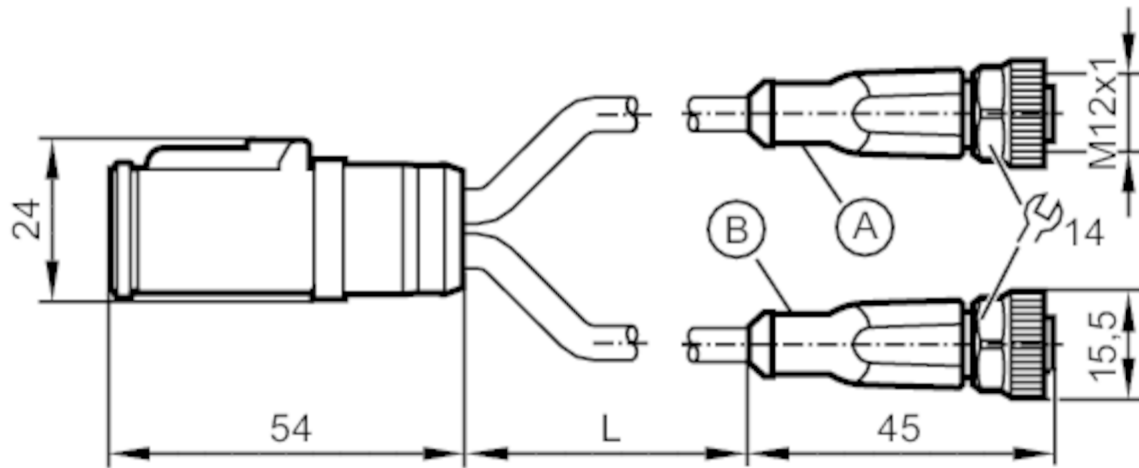

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

8...32 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...80

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
(κινούμενο)

[°C]

-20...80

Βαθμός προστασίας

IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

473,5

Υλικό κατασκευής

PA; Θηλυκός κονέκτορας: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Αριθμός θυρών κυτίου
διακλάδωσης

2

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές

ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου

Ταχύτητα διέλευσης

μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής
5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²

Κύκλοι κάμψης

> 5 Mio.

Τάνυση στρέψης

± 180 °/m

Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Κονέκτορας DEUTSCH C

Σύνδεση

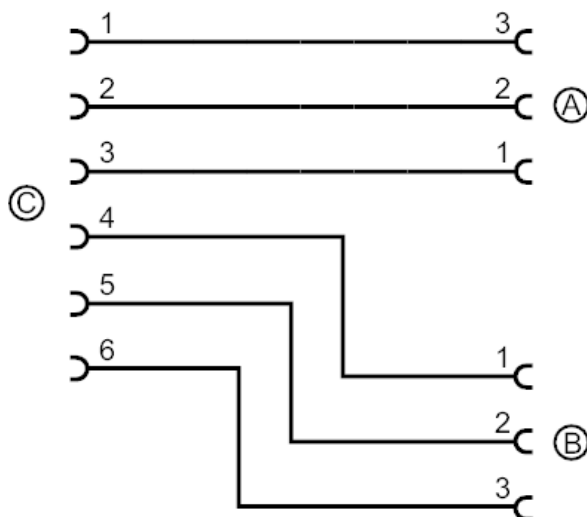


Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες

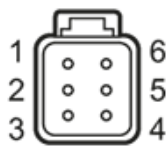

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας A

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Κονέκτορας: 2 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

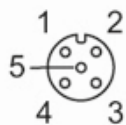



Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας Β

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Κονέκτορας: 2 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

