




 
USB καλώδιο σύνδεσης

USB/M12 CABLE

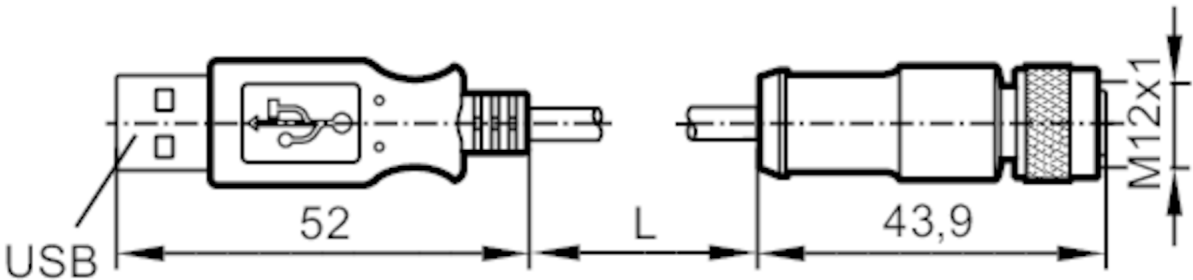

Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	5 DC
Βαθμός προστασίας		III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Διασυνδέσεις		
USB		
Έκδοση		2.0 A
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	50,8
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας USB		

Κονέκτορας: 1 x USB, ίσιες




USB καλώδιο σύνδεσης

USB/M12 CABLE

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, θωρακισμένο

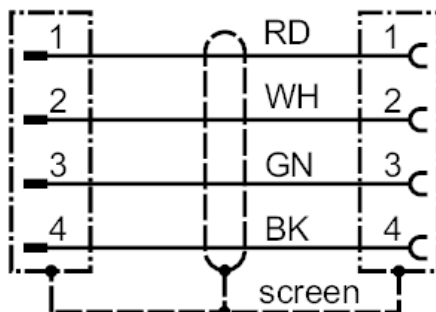Σύνδεση

RD	Κόκκινο
WH	Λευκό
GN	Πράσινο
BK	μαύρο
screen	Θωράκιση

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: B; Επαφές: επίχρυσες

