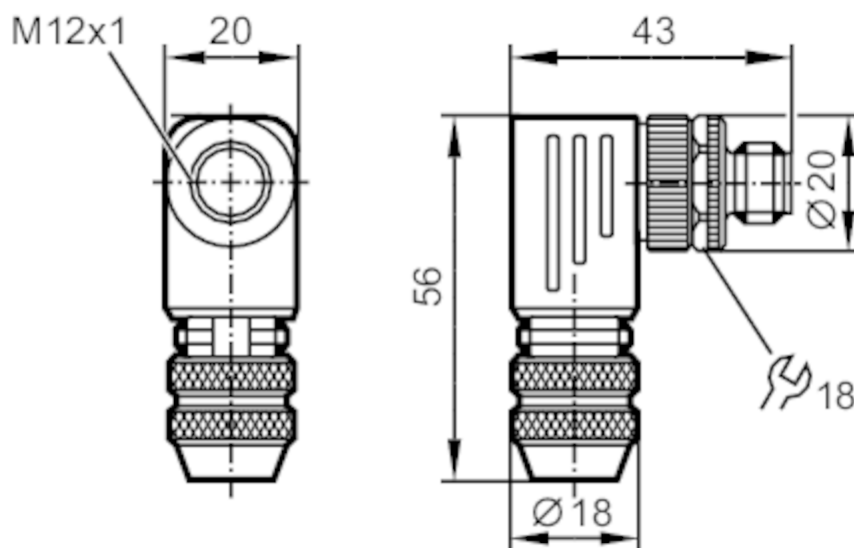


**Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας**

SSTA040MSSFKSG


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας

[V]

&lt; 250 AC/DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4; (...40 °C)

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 67

**Μηχανικά δεδομένα**

Βάρος

[g]

66,5

Διαστάσεις

[mm]

42 x 20 x 54

Υλικό κατασκευής

Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

**Παρατηρήσεις**

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

# E12287



## Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTAΗ040MSSFKSG

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm<sup>2</sup>

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: μπορεί να τοποθετηθεί μπλεντάζ



### Σύνδεση

