


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-R4/0,35m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20058

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

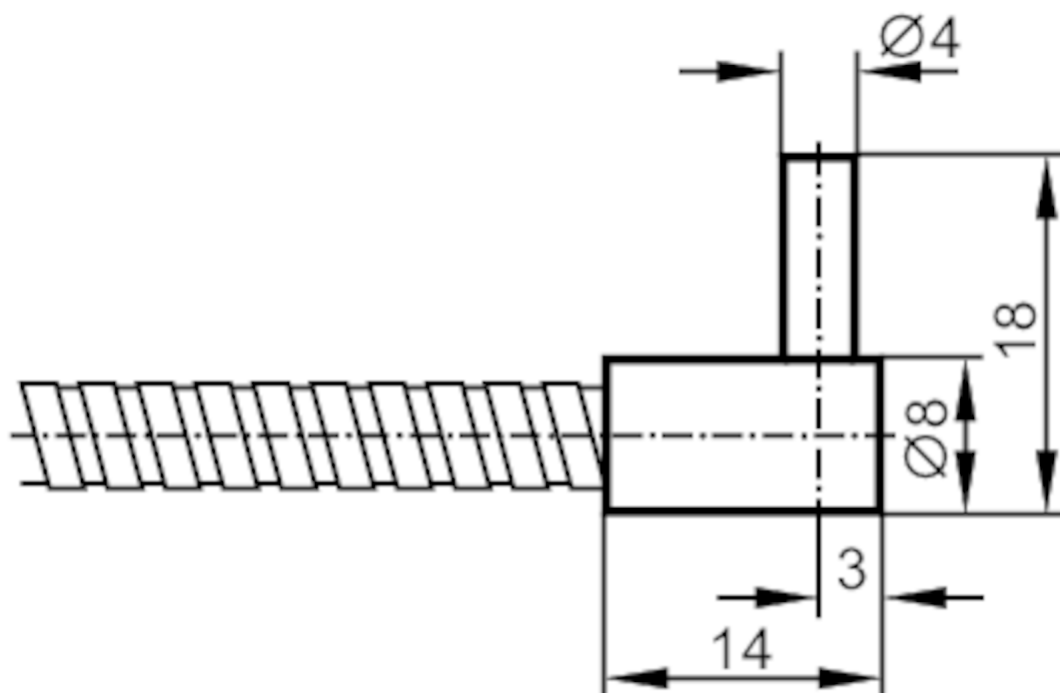

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

350

E20455



Φωτοκυτότταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-R4/0,35m

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: ABS	
Υλικό ίνας	Γυαλί	
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο	
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	