


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-M6/0,4M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20055

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

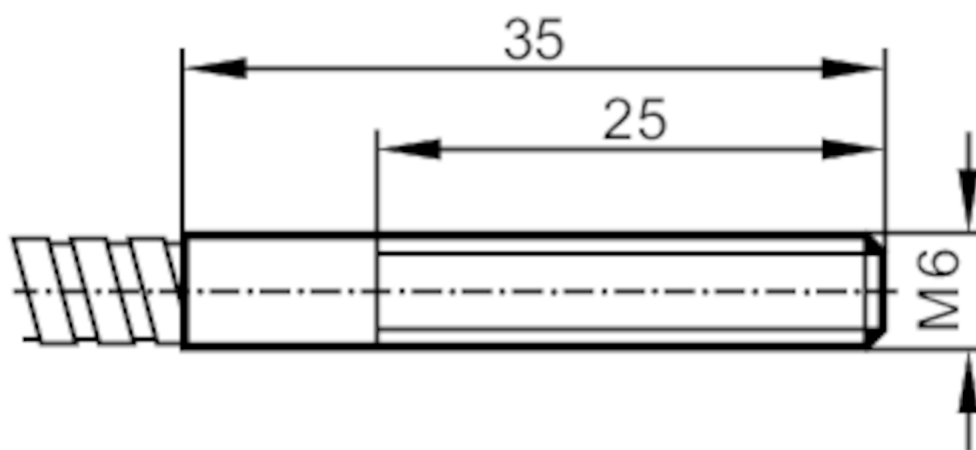

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

35

Συνολικό μήκος

[mm]

400

E20459



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-M6/0,4M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: ABS	
Υλικό ίνας	Γυαλί	
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο	
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	