


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-A-M4/1,5M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

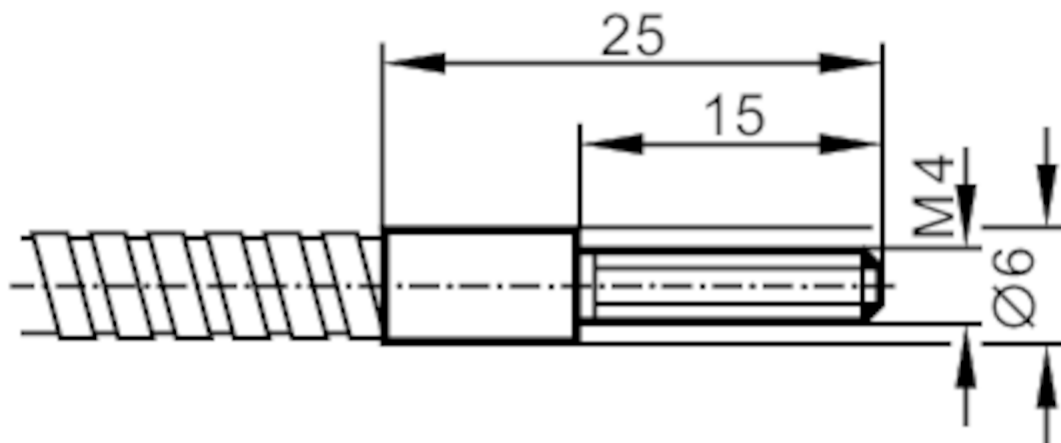

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

108

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

108

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

15

Συνολικό μήκος

[mm]

1500

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: ABS

E20361



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-A-M4/1,5M

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ