


Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT

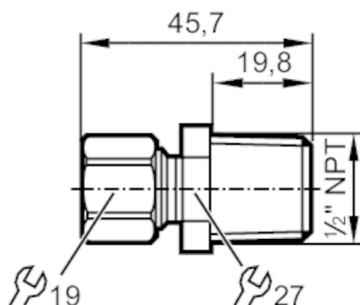

CRN

Εφαρμογή		
Εγκατάσταση		Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	50
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης		Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας		Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	84,9
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση αισθητήρα		Ø 10 mm
Σύνδεση διεργασίας		βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ