


Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

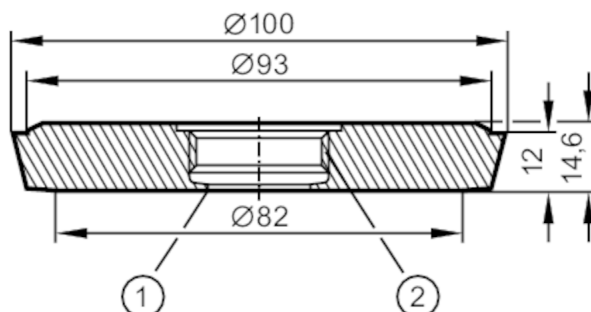

- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης

Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας

Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας	Φλάντζα σωλήνα DN80 DIN 11851
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ