


Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

ADOGH040--S0,50

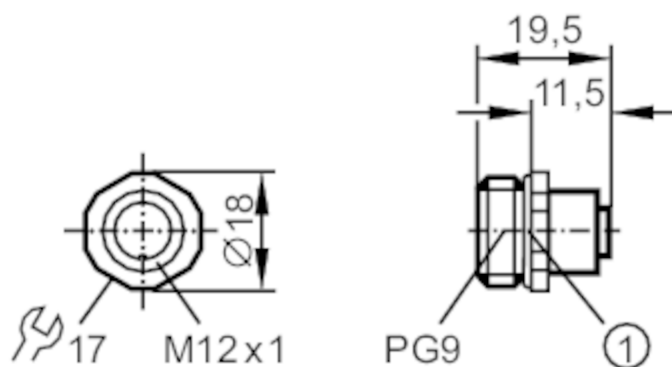

1 O-ring



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 68
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	28,7
-------	-----	------

Σπείρωμα εγκατάστασης		PG 9
-----------------------	--	------

Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος
------------------	--	---------------------------------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
------------------------------	--	--

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E70156



Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται


ADOGH040--S0,50

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

 Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος



Σύνδεση

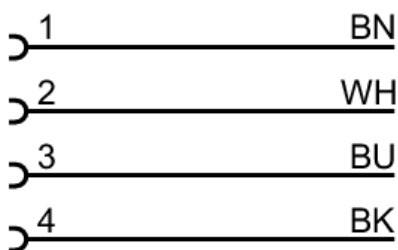

Χρώματα κλώνων :
BK = μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε
WH = Λευκό