


**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**

Wird ersetzt durch: EVC047

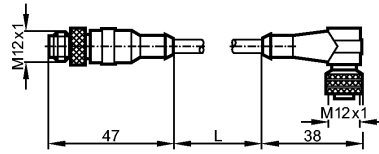

**Produktmerkmale**

- Verbindungskabel
- M12-Stecker / M12-Kupplung
- silikonfrei
- halogenfrei
- Kontakte vergoldet

**Elektrische Daten**

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]	3

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 68

 
 
**Mechanische Daten**

Ausführung	gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing; vernickelt
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9
Gewicht [kg]	0,056

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss	PUR-Kabel / 1 m; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,3 mm; halogenfrei
Mantelfarbe	schwarz

**Anschlussbelegung**



**Bemerkungen**

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

**ecomat 400<sup>®</sup>**



**E11408**


VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

**Verbindungstechnik**

**Wird ersetzt durch: EVC047**

**no longer available - archive entry**

replaced by: EVC047

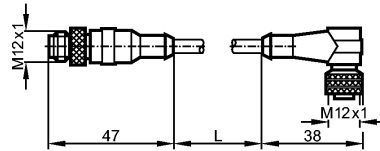

**Product characteristics**

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Free from halogen

Gold-plated contacts

**Electrical data**

Electrical design		AC/DC
Operating voltage	[V]	250 AC / 300 DC
Current rating	[A]	3

**Environment**

Ambient temperature	[°C]	-25...85
Protection		IP 68

 
**Mechanical data**

Design		straight / angled
Material body		PUR
Material nut		Brass; nickel-plated
Tightening torque for knurled nut [Nm]		plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9
Weight	[kg]	0.056

**Electrical connection**

Connection		PUR cable / 1 m; 3 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.3 mm; halogen-free
Sheath colour		black

**Wiring**



**Remarks**

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

**no longer available - archive entry**

**ecomat 400<sup>®</sup>**



**E11408**


VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

**Connection technology**

**replaced by: EVC047**

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**

**remplacé par: EVC047**

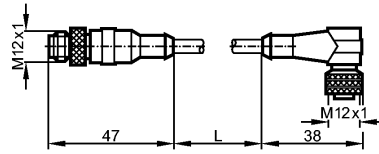

**Caractéristiques du produit**

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Sans halogène

Contacts dorés

**Données électriques**

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation	[V]	250 AC / 300 DC
Courant de sortie	[A]	3

**Conditions d'utilisation**

Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 68

 
**Données mécaniques**

Version		droit / coudé
Matière corps		PUR
Matière bague moletée		laiton; nickelé
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]		embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9
Poids	[kg]	0,056

**Raccordement électrique**

Raccordement		câble PUR / 1 m; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,3 mm; sans halogène
Couleur de la gaine		noir

**Branchement**



**Remarques**

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**

**ecomat 400<sup>®</sup>**



**E11408**

VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

**Technologie de connexion**

**remplacé par: EVC047**