


E3M124



連接電纜

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

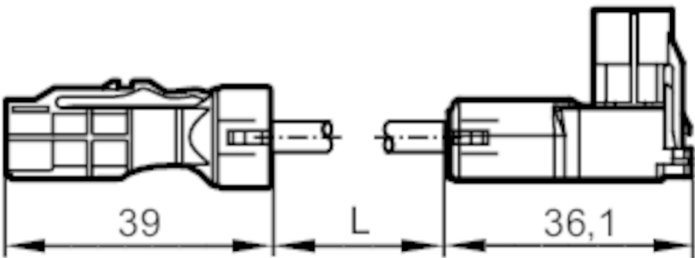

應用		
特殊的性能		牽引鏈適用性
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 25 AC / < 60 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...105
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	90.7
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於固定裝置的彎曲半徑	≥ 40 mm
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, TPU, 黑色		