


E3R101



連接電纜

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M

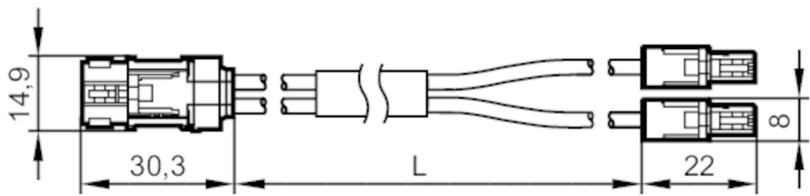

電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
阻尼	[dB/m]	1.6
內阻 (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
環境溫度變化	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 54
機械技術數據		
重量	[g]	88.307
最小的彎曲半徑	[mm]	16.5; (簡單; 15 x 3,3 mm min. 10 x 電纜直徑)
材質		外殼: : PBT-GF20
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 2D/3D攝影頭		
連接器: 1 x HFM-Dual, 直型		
電氣連接		
電纜: 1 m, 黑色, Ø 3.3 mm		
電氣連接 - 視頻處理單元		
連接器: 2 x HFM-Single, 直型		