

E10621




可接線插孔

SDOGH050MSSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11511

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

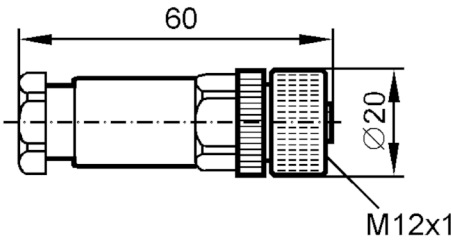

電氣數據

工作電壓	[V]	< 50 AC/DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	20 x 20 x 60
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10621



可接線插孔


SDOGH050MSSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

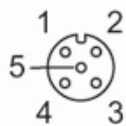

連接

