

# E10012


可接線插孔  
SDOAH040PLSFKPG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC811

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

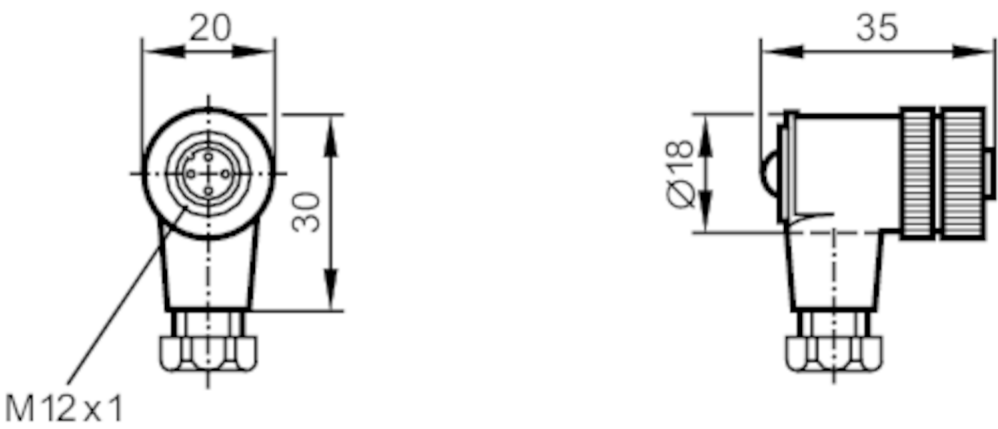

## 電氣數據

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作電壓 | [V] | 10...55 DC |
|------|-----|------------|

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -40...85 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

## 機械技術數據

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| 尺寸      | [mm] | 35 x 20 x 30 |
| 材質      |      | PBT          |
| 成型體材料   |      | PBT          |
| 滾花螺母的材料 |      | PA           |

## 注釋

|      |  |      |
|------|--|------|
| 包裝單位 |  | 1 件數 |
|------|--|------|

# E10012



可接線插孔

 
SDOAH040PLSFKPG

## 電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm<sup>2</sup>; 電纜護套: Ø 4...6 mm

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: PA



## 連接

