


# E11433



## 閥門插頭的連接電纜

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

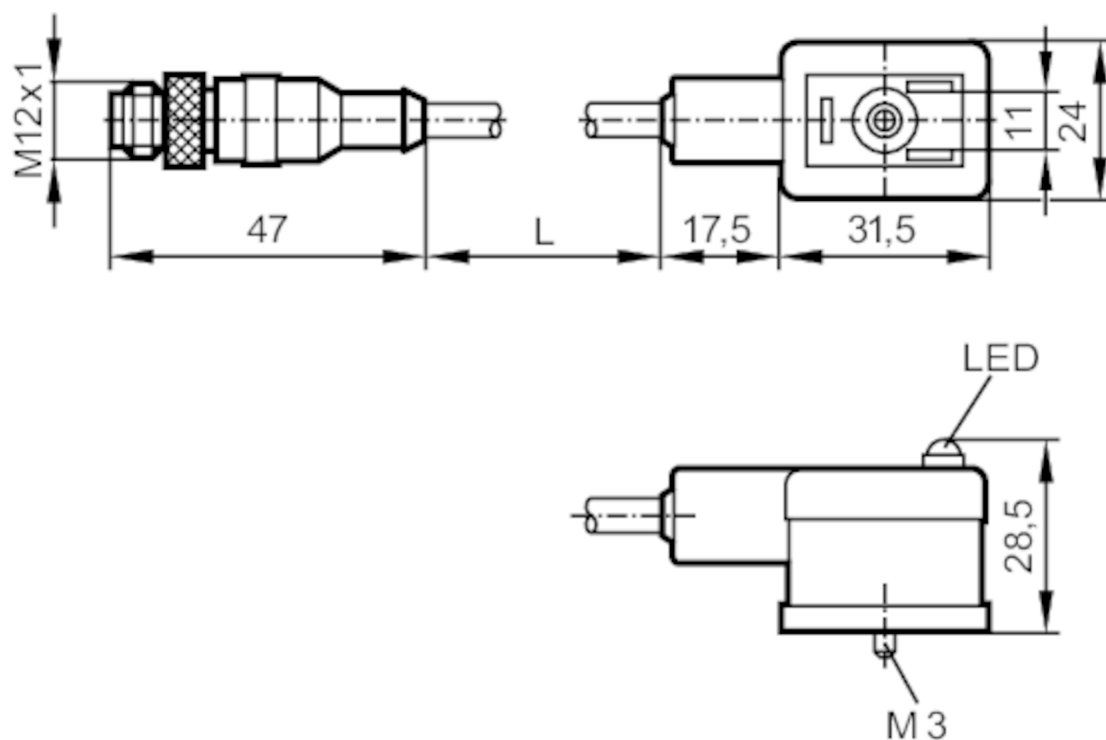

### 應用

|       |               |
|-------|---------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂  | 是             |

### 電氣數據

|           |     |            |
|-----------|-----|------------|
| 工作電壓      | [V] | < 24 AC/DC |
| 過壓保護      |     | 是；(VDR)    |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 3          |

### 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...80 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

### 機械技術數據

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| 重量      | [g] | 95.1   |
| 材質      |     | PUR    |
| 成型體材料   |     | PUR    |
| 滾花螺母的材料 |     | 黃銅，鍍鎳的 |

### 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|----|------|-------------|

### 附件

|      |    |
|------|----|
| 供貨範圍 | 螺栓 |
|      | 標籤 |

# E11433



## 閥門插頭的連接電纜

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

 
### 注釋

包裝單位

1 件數

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 連接

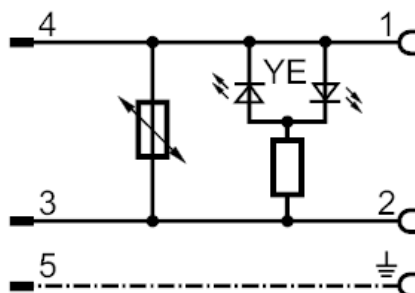

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B工業標準, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 黃銅鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

