

E11440



閥門插頭的連接電纜

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是；(VDR)
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	263.2
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		螺栓 標籤
注釋		
包裝單位		1 件數

E11440

 


閥門插頭的連接電纜

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜：5 m, PUR, 無鹵素，黑色， $\varnothing$ 5 mm；3 x 0.5 mm² (42 x $\varnothing$ 0.1 mm)

連接

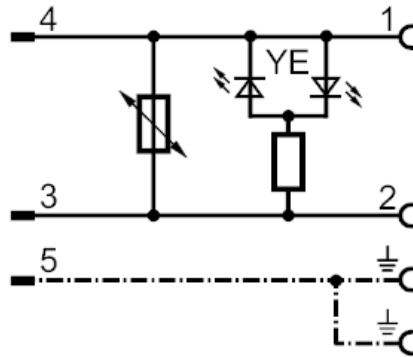

電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號C工業標準，角型；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：黃銅鍍鎳的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm

