

E12559



連接電纜

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	8...32 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
環境溫度變化	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67;（配合連接器插入）
機械技術數據		
重量	[g]	123.4
材質	PA; 插座：TPU 橘黃色；密封圈：FKM	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位	1 件數	

E12559



連接電纜

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

電氣連接 - 插座


連接器：1 x 德國連接器，直型



電氣連接

電纜：2 m, PUR, 無鹵素，黑色， $\varnothing$ 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x $\varnothing$ 0.15 mm)

連接

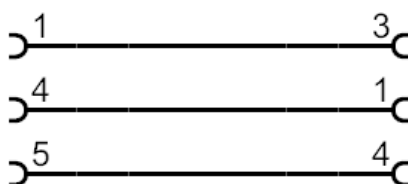

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm

