


# E12773

帶插座連接電纜

AD0GB050ZDS0005B05

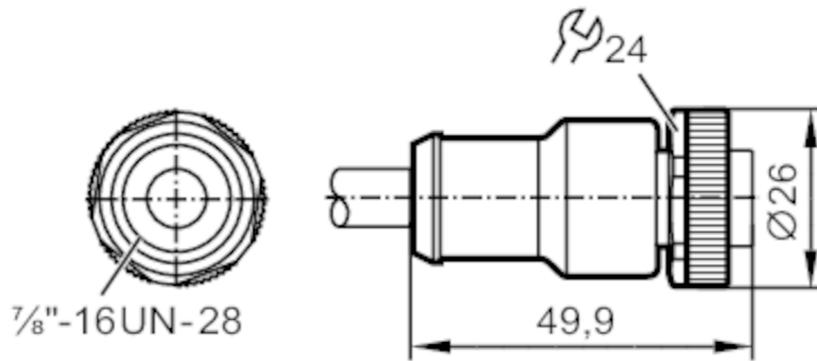

應用	
特殊的性能	鍍金接點；牽引鏈適用性
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 400 AC/DC
防護等級	II
當前負載總數最大值 [A]	5
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
重量 [g]	390
尺寸 [mm]	26 x 26 x 49.9
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	最小7.5 x 電纜直徑
	傳播速度
	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	彎曲週期
	> 5 Mio.
注釋	
包裝單位	1 件數

# E12773



帶插座連接電纜

AD0GB050ZDS0005B05

## 電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 黑色, Ø 7.3 mm; 5 x 0.75 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 7/8", 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅; 觸頭 接點: 鍍金的



## 連接

