

E20471




漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/7.5M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20573

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

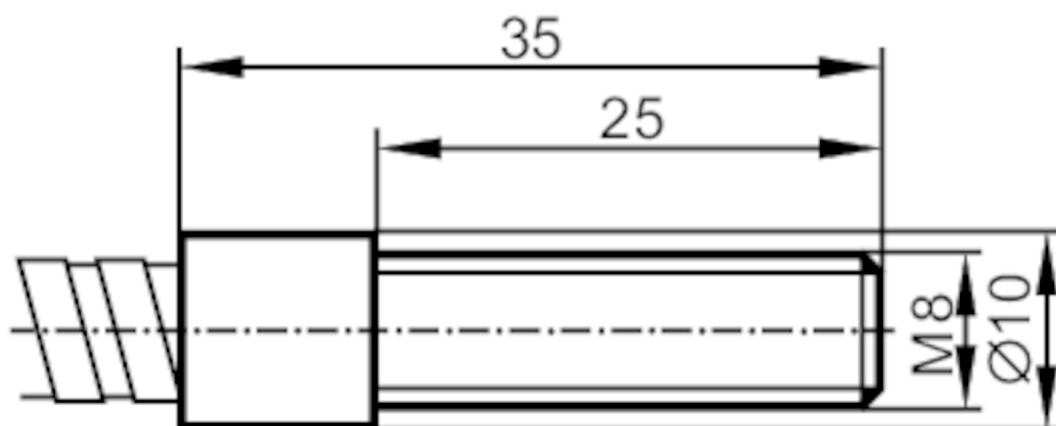

應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OIF

OIF

光纖感測器檢測距離 [mm] 2

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M8
總長度 [mm]	7500
最小的彎曲半徑 [mm]	30
材質	適配器: PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁

E20471



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/7.5M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數