




停產產品 - 存檔登錄

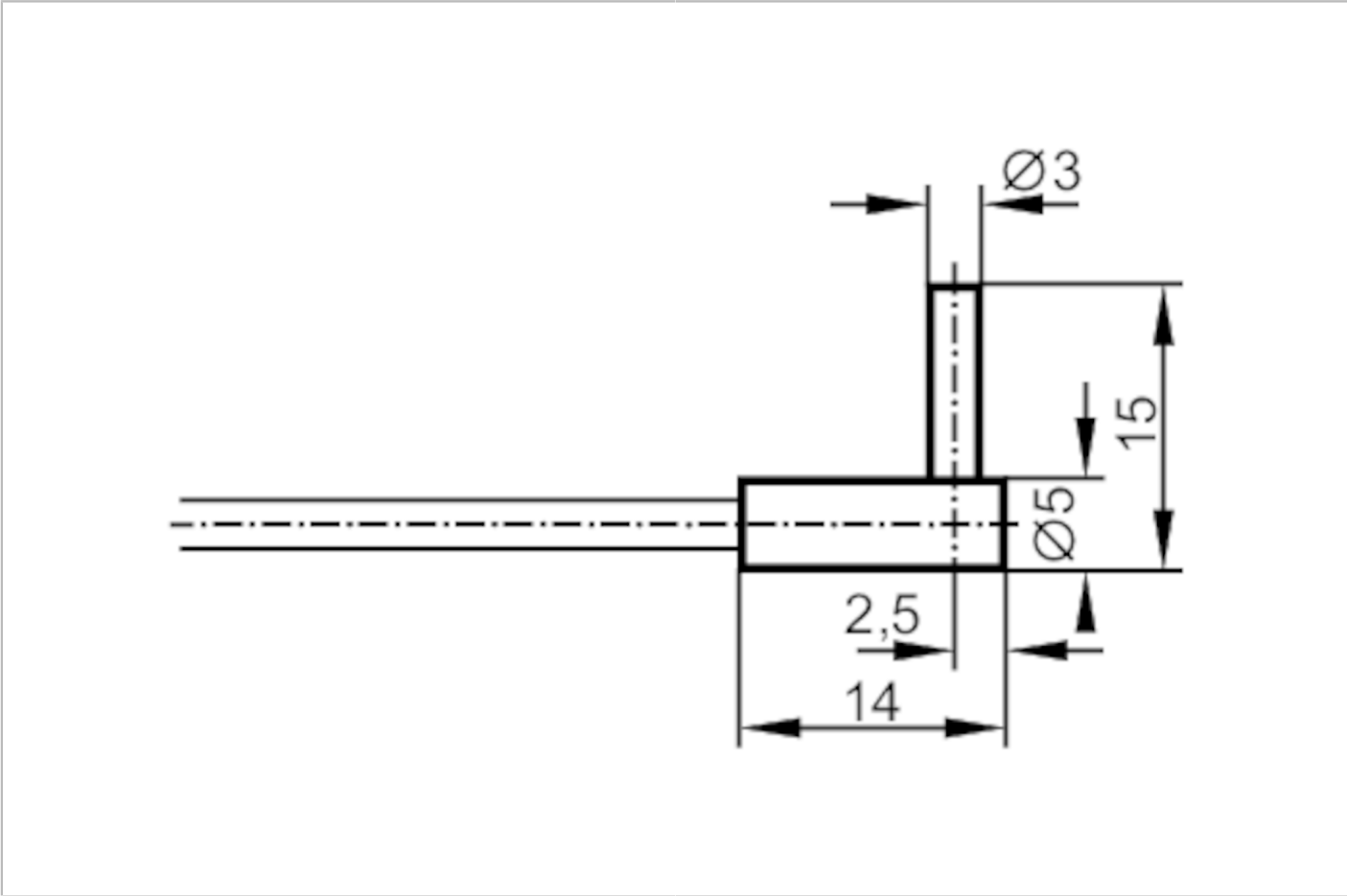

應用	
功能原理	對照式感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
OIF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	80
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...80
機械技術數據	
感應頭版本	角型
總長度 [mm]	2000
最小的彎曲半徑 [mm]	30
材質	適配器：PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	E20104

E20218



對照式光纖感測器
FE-30-P-A-R3/2M

注釋	
包裝單位	1 件數