

E20271




漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-E6/1M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20272
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

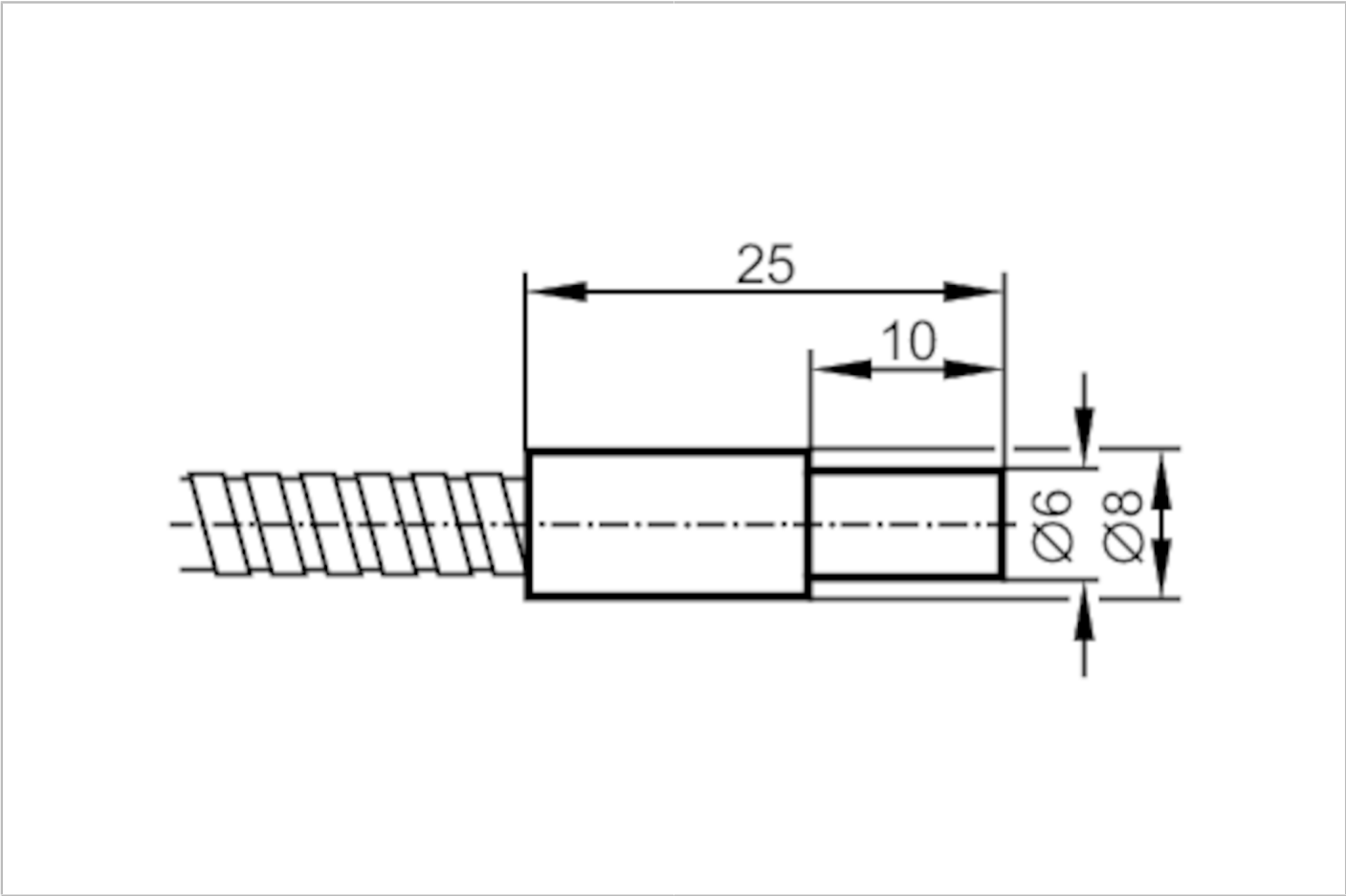

應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OIF
OIF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	6
總長度	[mm]	1000
最小的彎曲半徑	[mm]	30
材質		適配器：PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁

E20271



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-E6/1M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數