


E20324



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-E6/4m

停產產品 - 存檔登錄

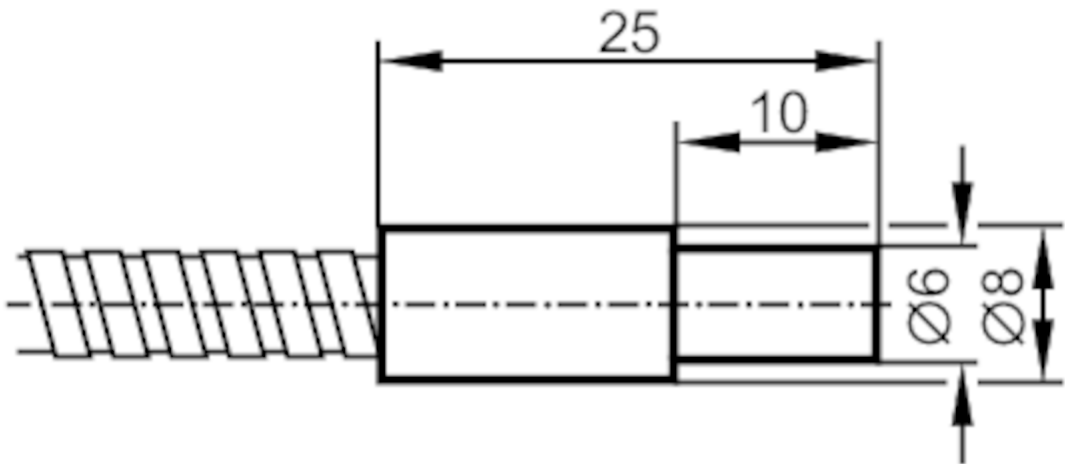

應用

功能原理

漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

20

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭直徑

[mm]

6

總長度

[mm]

4000

最小的彎曲半徑

[mm]

30

材質

適配器：PA

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

鋁

光纖套材質

鋁

E20324



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-E6/4m

注釋	
包裝單位	1 件數