


E20361



對照式光纖感測器

FE-00-A-A-M4/1,5M

停產產品 - 存檔登錄

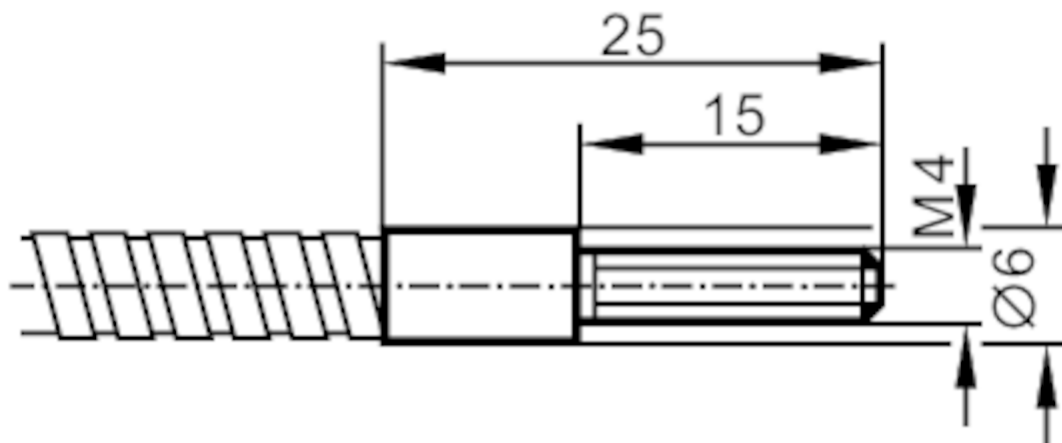

應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 108

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 108

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M4
感應頭長度 [mm]	15
總長度 [mm]	1500
最小的彎曲半徑 [mm]	20
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁

E20361



對照式光纖感測器

FE-00-A-A-M4/1,5M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數