


E21151



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-W-M6/0,6M

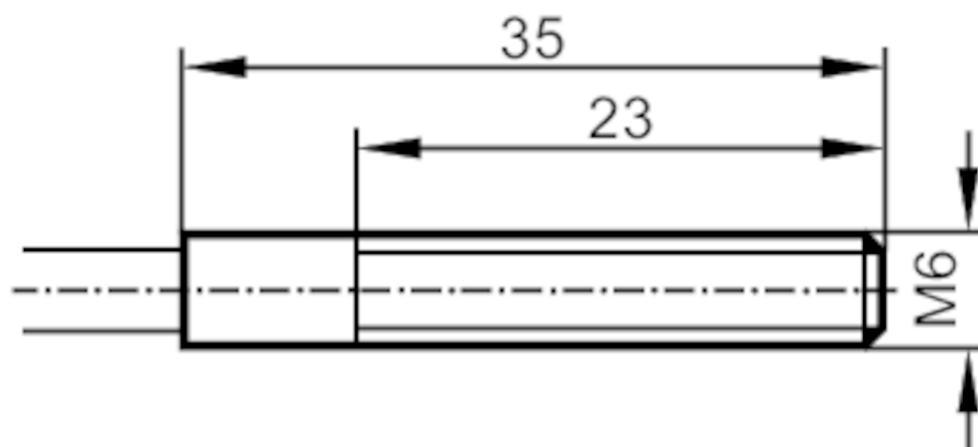

應用

功能原理

漫反射感測器

應用

可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

35

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...150

機械技術數據

重量

[g]

58

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

感應頭長度

[mm]

35

總長度

[mm]

600

最小的彎曲半徑

[mm]

45

光纖排列



芯子直徑

[mm]

1.6

光纖直徑

[mm]

0.05

外徑

[mm]

5.4

E21151



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-W-M6/0,6M

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
光纖套材質	金屬矽
注釋	
包裝單位	1 件數