

EVT473



Y連接電纜

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	2 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC, 橘黃色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



EVT473




Y連接電纜

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS

電氣連接

連接

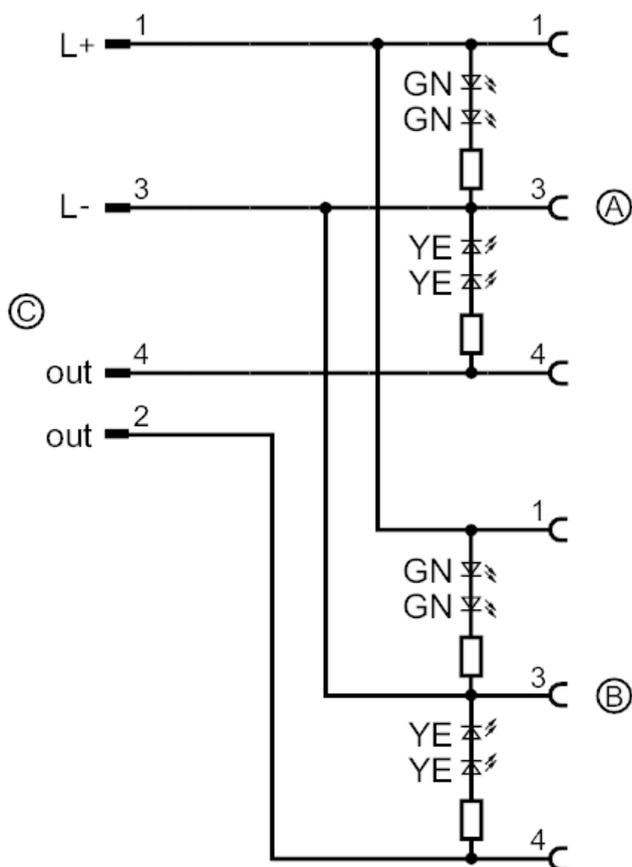

電氣連接 - 插座

連接器：2 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PVC, 黑色透明的；鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L)；密封圈：EPDM；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm

