


E3M123



Spojni kabel

MCI CONNECTION CABLE 3M

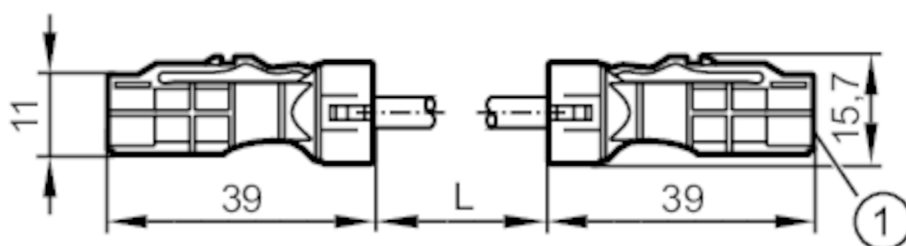

1 MCI



Primjena

Posebno svojstvo Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon [V] < 25 AC / < 60 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...105

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Težina [g] 116,8

Primjeren za povlačni lanac da

Primjeren za povlačni lanac radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 40 mm

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 3 m, TPU, crno