

E10260




Spojivi utikač

SSTGH040PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11504

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

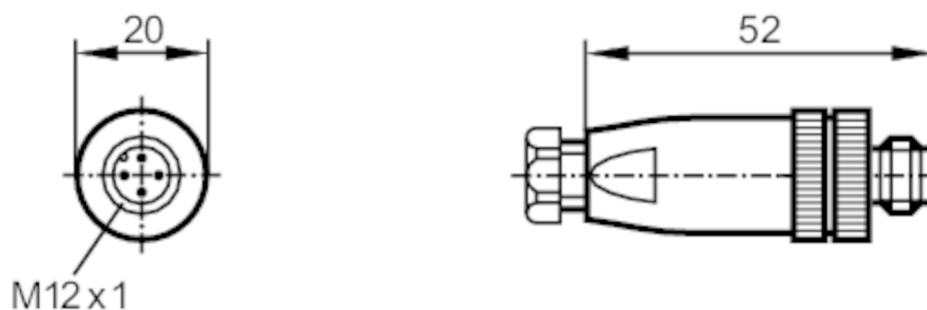

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 52
-----------	------	--------------

Materijali		PBT
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		PBT
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		PBT
---------------------------	--	-----

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10260



Spojivi utikač

SSTGH040PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabla: Ø 4...6 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PBT



Priključak

