


Spojni kabel

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC050

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

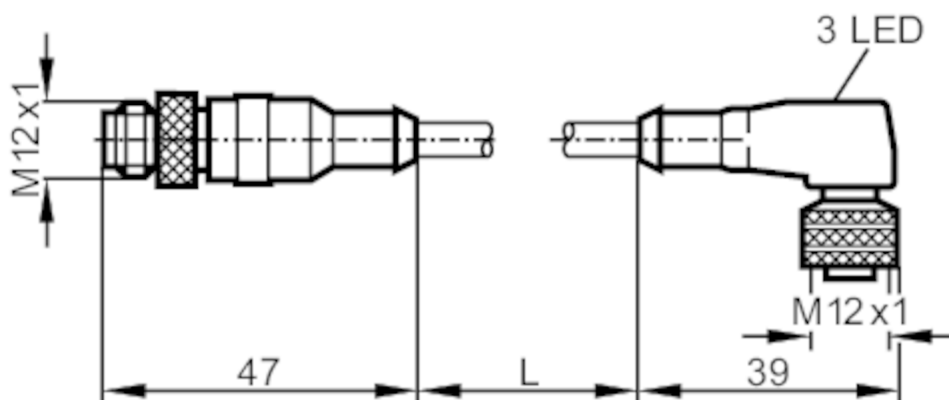

Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno



Spojni kabel

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

 
Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak

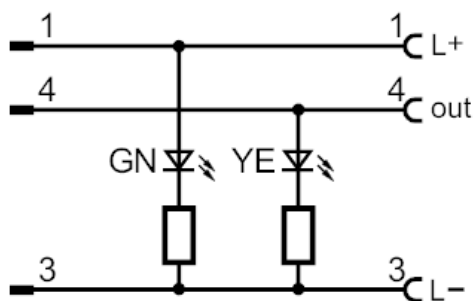

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

