


## Spojni kabel

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC051

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

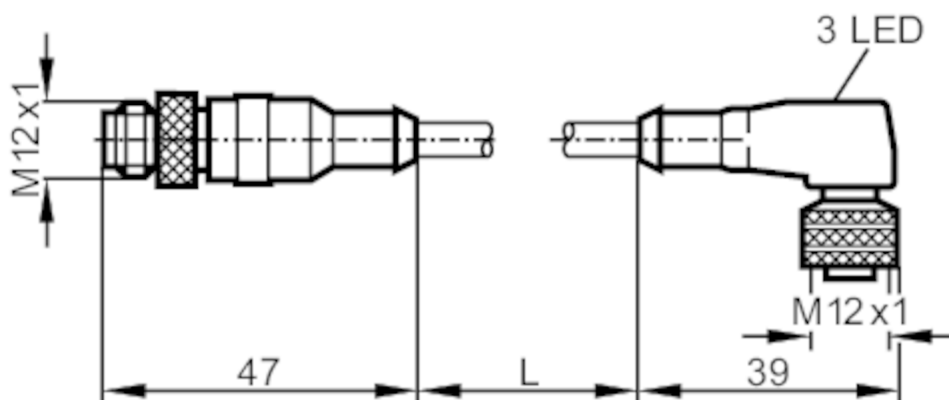

## Primjena

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                               |

## Električni podaci

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| Radni napon                      | [V] | 10...30 DC |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 3          |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...80 |
| Zaštita             |      | IP 68    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Materijali                | PUR             |
| Materijal ulivenog tijela | PUR             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |



## Spojni kabel

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

### Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



### Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključak

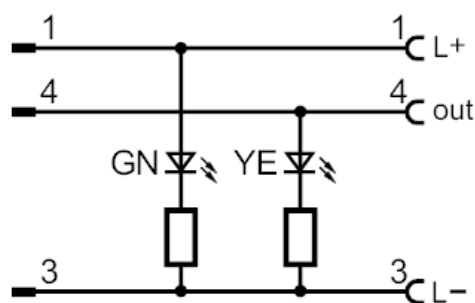

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

