


# E11433



## Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

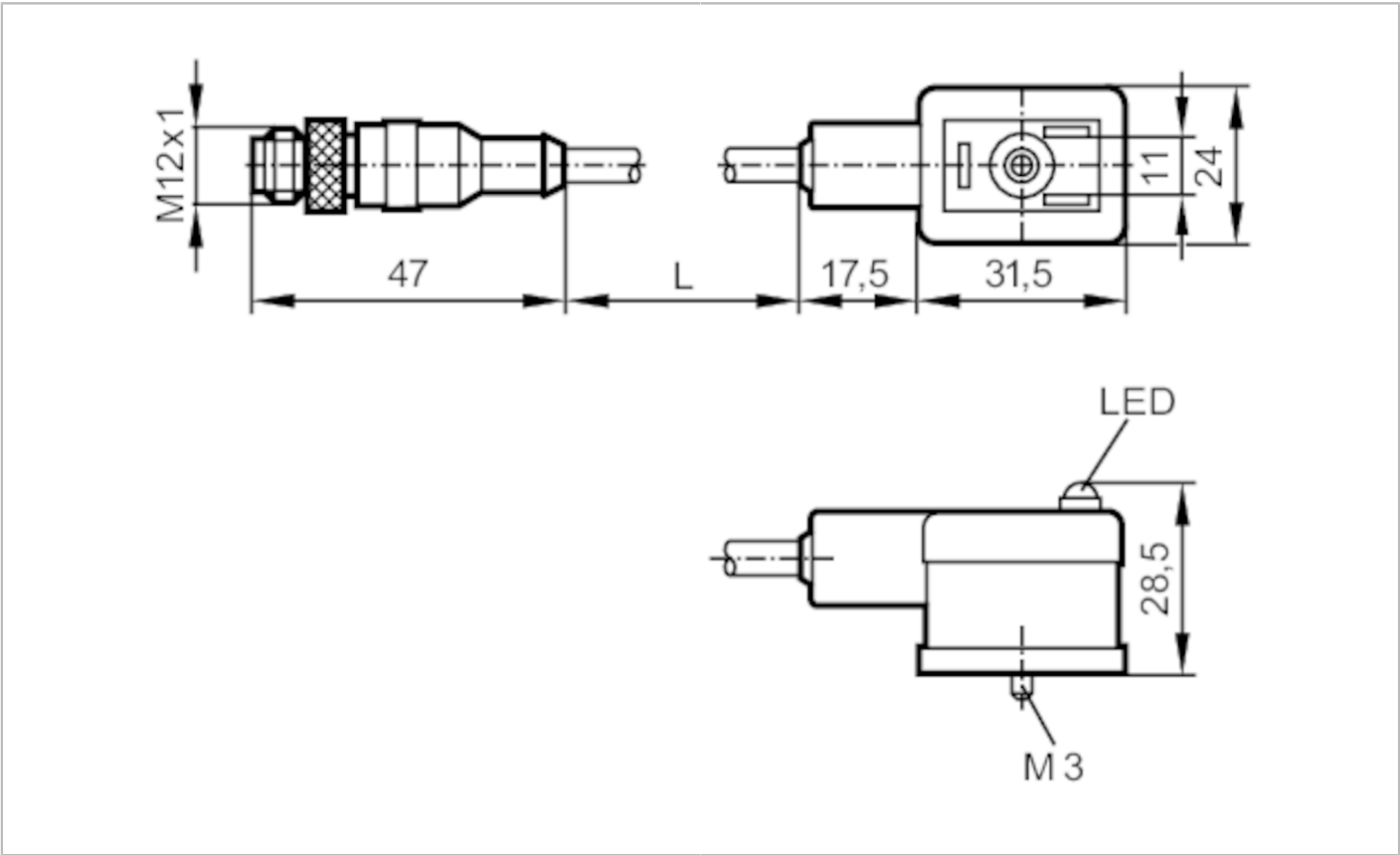

| Primjena                         |                                                |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Posebno svojstvo                 | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |                 |
| Bez silikona                     | da                                             |                 |
| Električni podaci                |                                                |                 |
| Radni napon                      | [V]                                            | < 24 AC/DC      |
| Zaštita od prenapona             |                                                | da; (VDR)       |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A]                                            | 3               |
| Radni uvjeti                     |                                                |                 |
| Temperatura okoline              | [°C]                                           | -25...80        |
| Zaštita                          |                                                | IP 67           |
| Mehanički podaci                 |                                                |                 |
| Težina                           | [g]                                            | 95,1            |
| Materijali                       |                                                | PUR             |
| Materijal ulivenog tijela        |                                                | PUR             |
| Zaporna matica materijala        |                                                | Mjed, niklovano |
| Prikazi / radni elementi         |                                                |                 |
| Prikaz                           | Status prekapčanja                             | 1 x LED, Žuto   |
| Dodatna oprema                   |                                                |                 |
| Isporuka obuhvata                | vijak                                          |                 |
|                                  | Ploča za etiketiranje                          |                 |



## Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

 
### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

### Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



### Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Priključak

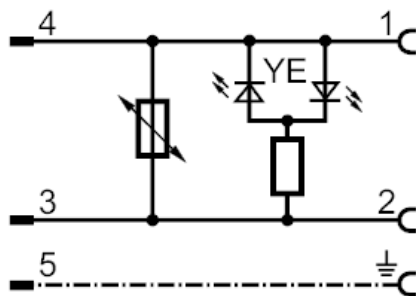

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste B, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: niklovana mjed; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

