


E11438



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

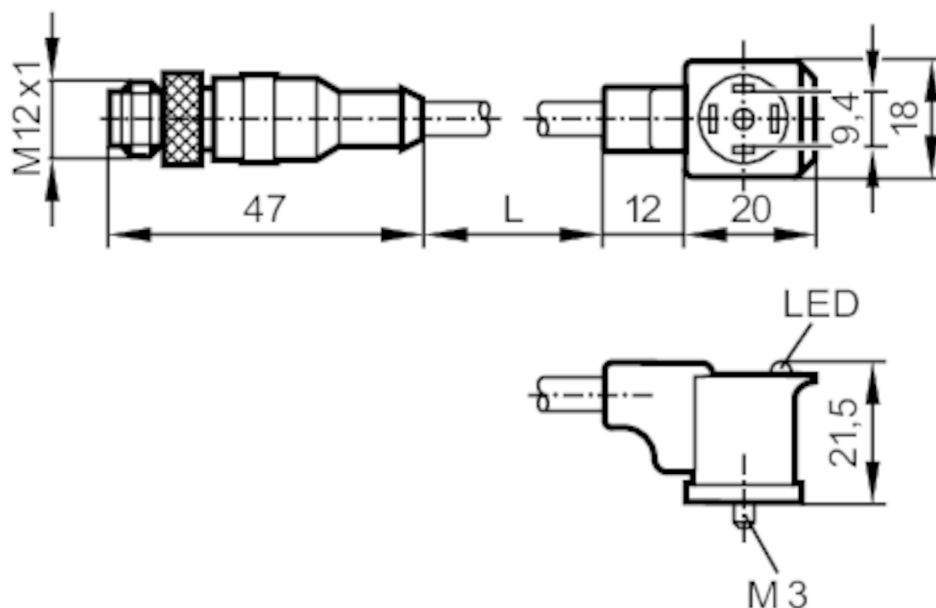

Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona	da; (VDR)
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	77,7
Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	vijak
	Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

 


Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak

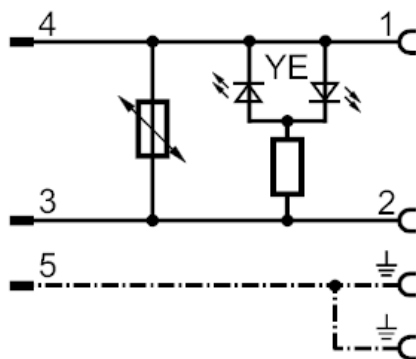

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste C, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: niklovana mjed; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

