


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-V-E1/0,3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

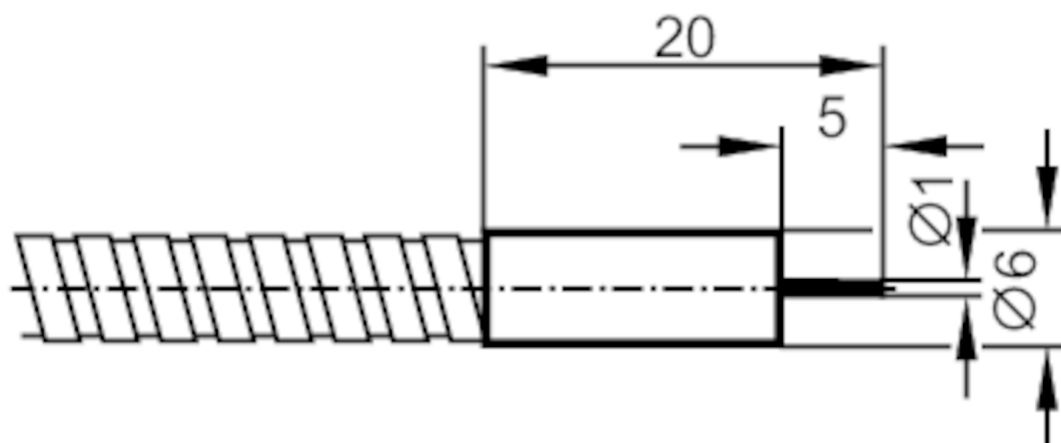

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF
--	----------

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]	8
-----------------------------	---

OUF

Raspon vlaknene optike [mm]	8
-----------------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	ravno
Promjer osjetilne glave [mm]	1
Duljina glave senzora [mm]	5
Ukupna duljina [mm]	300; (+5 mm)
Min. radijus savijanja [mm]	20
Materijali	Adapter: ABS
Materijal vlakna	Staklo

E20434



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-V-E1/0,3M

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	Aluminij
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.