


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-V-E1/0,22m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

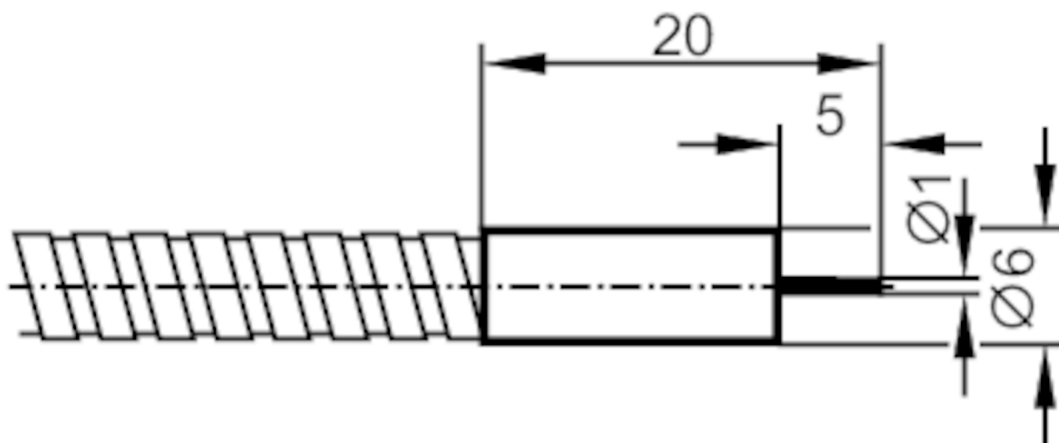

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF
--	----------

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]	8
-----------------------------	---

OUF

Raspon vlaknene optike [mm]	8
-----------------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	ravno
-------------------------	-------

Promjer osjetilne glave [mm]	1
------------------------------	---

Duljina glave senzora [mm]	5
----------------------------	---

Ukupna duljina [mm]	220
---------------------	-----

Min. radijus savijanja [mm]	20
-----------------------------	----

Materijali	Adapter: ABS
------------	--------------

Materijal vlakna	Staklo
------------------	--------

E20484



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-V-E1/0,22m

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	Aluminij
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.