




Reflektor za retroreflektivne laserske senzore

REFLECTOR LASER TS-15

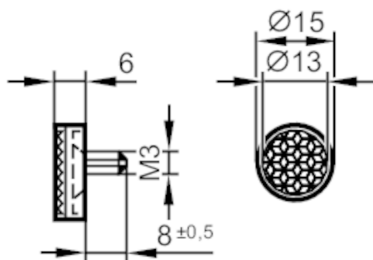

1 M3 8 mm duboko

Primjena

Dizajn	okruglo, za retro-refleksivne laserske senzore, M3
--------	--

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...60
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	2,8
Dimenzije	[mm]	Ø 15 / L = 6
Površina reflektora	[mm]	Ø 13
Materijali	vijak: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); podloška: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); Matica: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); prednja ploča: PMMA; postolje: ABS	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------