




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-R4/1,2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20351

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

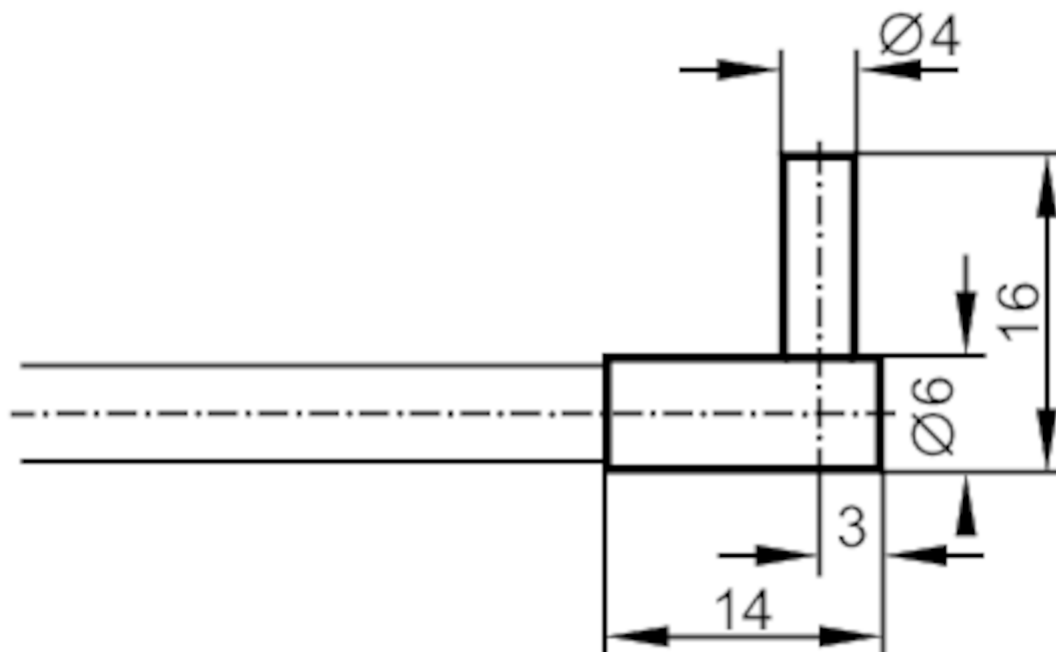

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

4

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

1200

E20093



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-R4/1,2M

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijali	Adapter: PPE	
Materijal vlakna	Staklo	
Materijal glave vlakna	Aluminij	
Materijal omota vlakna	PVC	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	