




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/2,3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

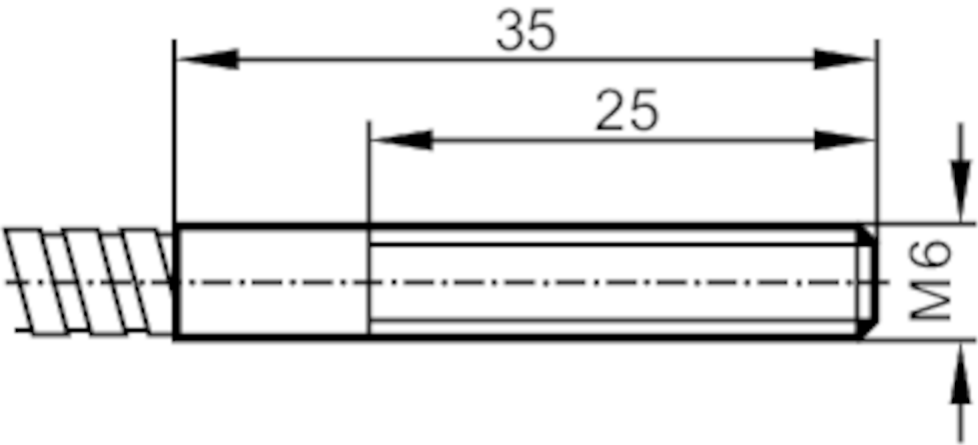

Primjena	
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Domet nadzora	
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF
OKF	
Raspon vlaknene optike [mm]	30
OUF	
Raspon vlaknene optike [mm]	30
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-40...290
Mehanički podaci	
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Duljina glave senzora [mm]	35
Ukupna duljina [mm]	2300
Min. radijus savijanja [mm]	20
Materijali	Adapter: ABS
Materijal vlakna	Staklo

E20244



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/2,3M

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.