




## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-R3/0,7M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20116

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

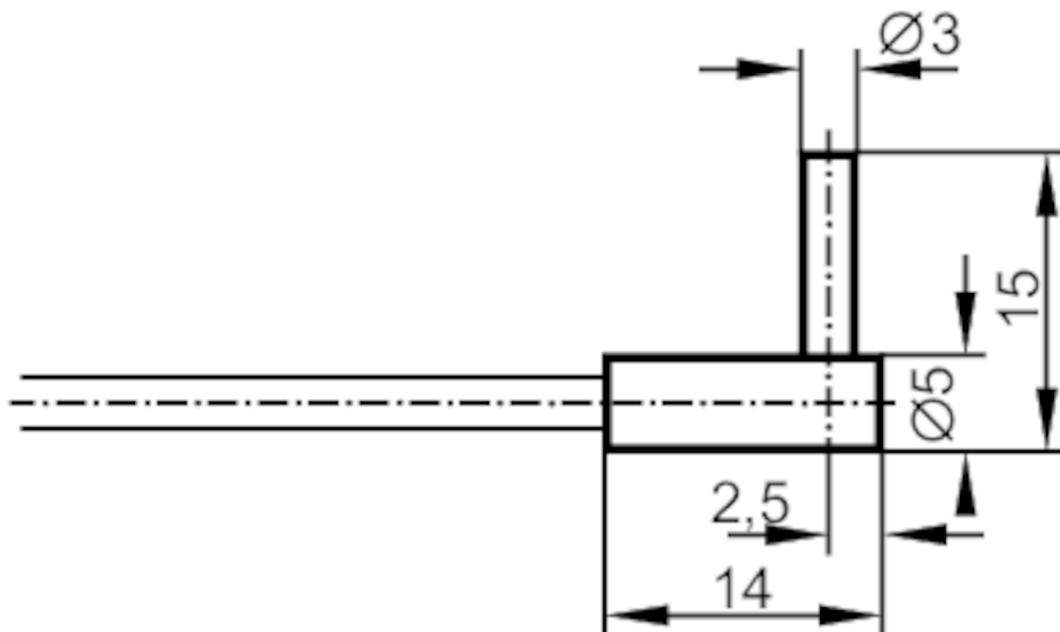

## Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

## OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

## OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

700

**Svjetlovodni senzor blokade**

FE-00-P-A-R3/0,7M

|                        |              |    |
|------------------------|--------------|----|
| Min. radijus savijanja | [mm]         | 10 |
| Materijali             | Adapter: PPE |    |
| Materijal vlakna       | Staklo       |    |
| Materijal glave vlakna | Aluminij     |    |
| Materijal omota vlakna | PVC          |    |
| Opaske                 |              |    |
| Količina pakiranja     | 1 kom.       |    |