


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-E6/3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

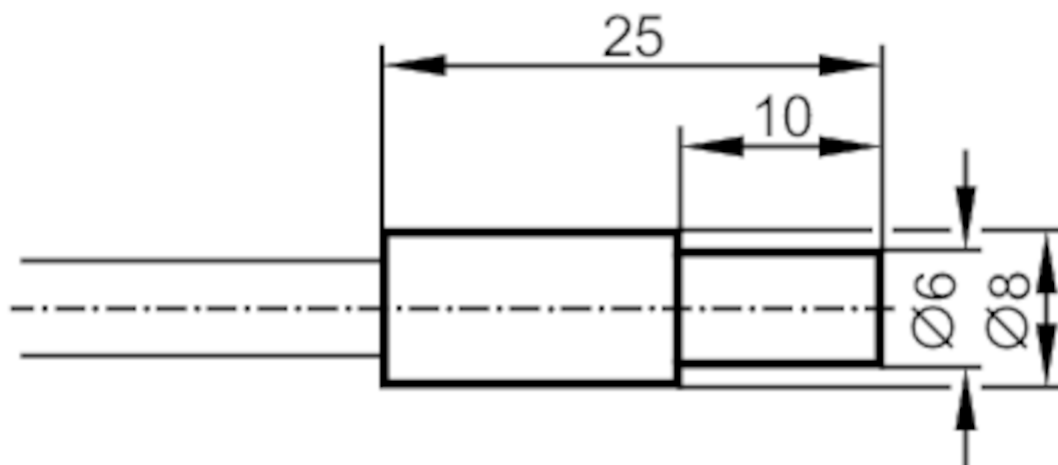

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

26

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

6

Ukupna duljina

[mm]

3000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PVC

E20317



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-E6/3M

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.