


## Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-M6/4M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

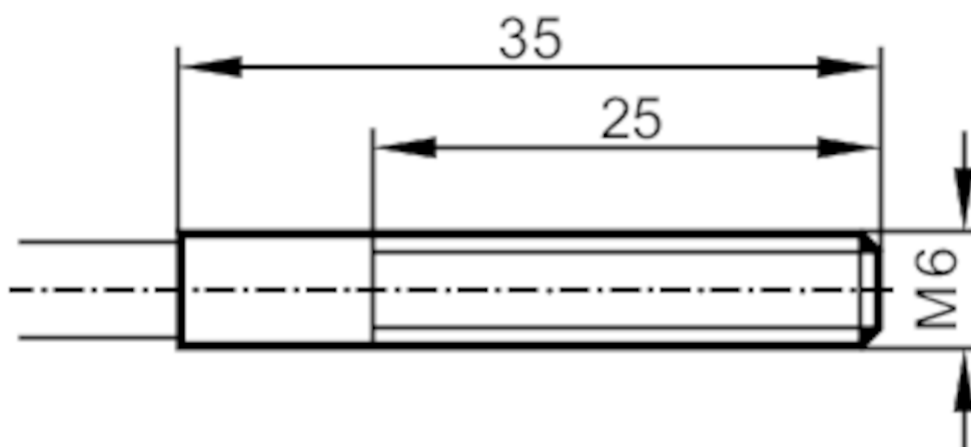

## Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

154

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

35

Ukupna duljina

[mm]

4000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PVC

# E20328



## Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-M6/4M

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|