


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-M4/1,5M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

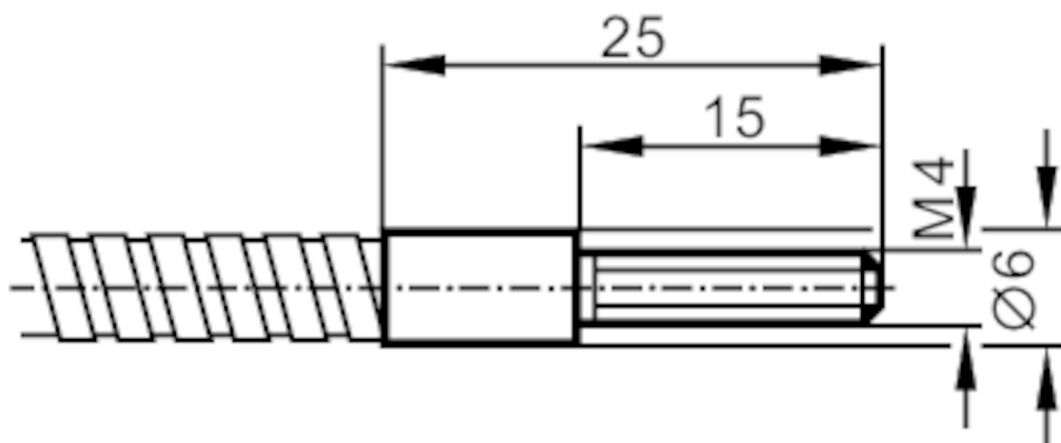

Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

108

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

108

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

Duljina glave senzora

[mm]

15

Ukupna duljina

[mm]

1500

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijali

Adapter: ABS

Materijal vlakna

Staklo

E20361



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-M4/1,5M

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.