


## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-W-M6/0,6M

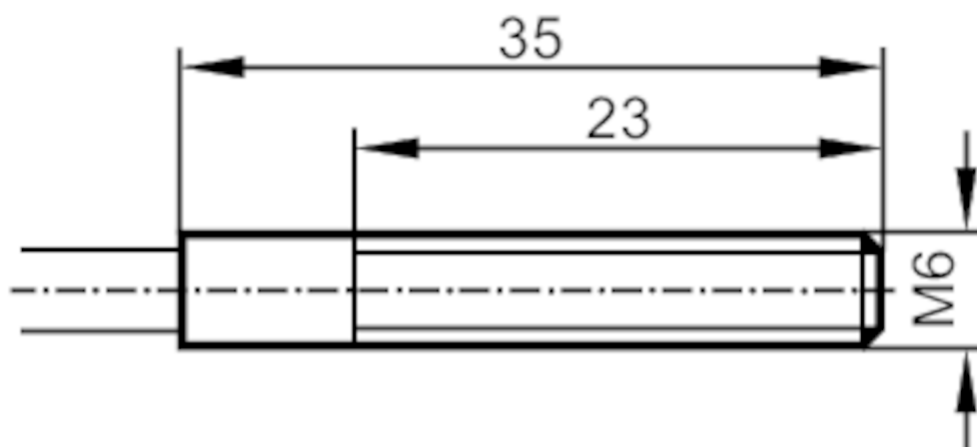

## Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

## Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OKF

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]

35

## Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-40...150

## Mehanički podaci

Težina [g]

58

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora [mm]

35

Ukupna duljina [mm]

600

Min. radijus savijanja [mm]

45

Raspored vlakana



Promjer jezgre [mm]

1,6

Promjer vlakna [mm]

0,05

# E21151



## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-W-M6/0,6M

|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| Vanjski promjer        | [mm] | 5,4                             |
| Materijal vlakna       |      | Staklo                          |
| Materijal glave vlakna |      | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
| Materijal omota vlakna |      | metalsilikon                    |
| Opaske                 |      |                                 |
| Količina pakiranja     |      | 1 kom.                          |