


E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

Zubehör

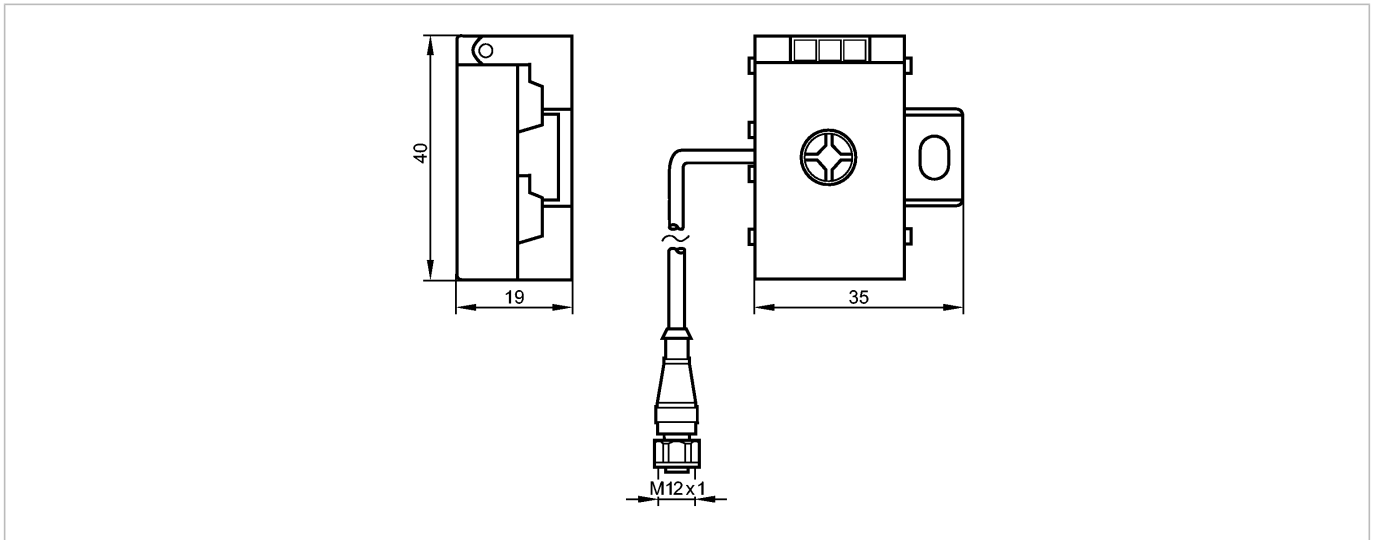

Produktmerkmale

FK-Abgriff
Verteilen der AS-i-Spannung auf M12-Kabeldose

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AS-i
Strombelastbarkeit je Modul [mA]	4000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten


Gehäusewerkstoffe	Gehäuse: PA66 - GF25
Max. Anzugsdrehmoment [Nm]	1,65
Gewicht [kg]	0,062

Elektrischer Anschluss

Anschluss FK-Abgriff mit Rundkabel und Kabeldose / 0,6 m

Anschlussbelegung

 - 1: AS-i +
- 3: AS-i -



Zubehör

Zubehör (optional) Flachkabelendstück (E70413); Schrumpfschlauch (E70113)

Bemerkungen


Bemerkungen Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.

Verpackungseinheit [Stück] 1

E70483

FC Splitter ASI 0.6m M12

Accessories

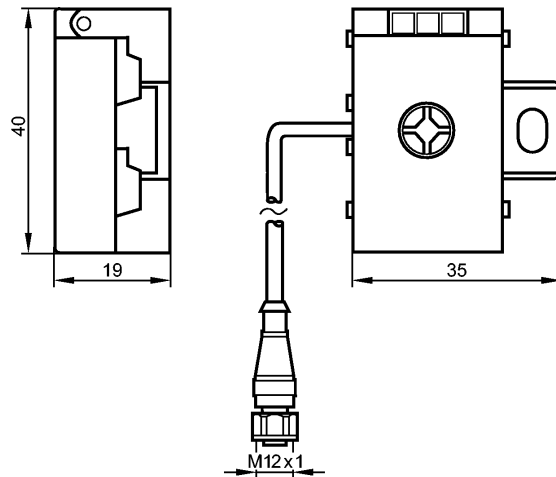

Product characteristics

FC insulation displacement connector

Distribution of the AS-i voltage to M12 socket

Electrical data

Electrical design	AS-i
Max. current load per module [mA]	4000

Environment

Ambient temperature [°C]	-25...75
Protection	IP 67

Mechanical data


Housing materials	housing: PA66 - GF25
Max. tightening torque [Nm]	1.65
Weight [kg]	0.062

Electrical connection

Connection	FC insulation displacement connector with round cable and socket / 0.6 m
------------	--

Wiring

 - 1: AS-i +
- 3: AS-i -



Accessories

Accessories (optional)	flat cable seal (E70413); heat-shrink cap (E70113)
------------------------	---

Remarks


Remarks	The flat cable cannot end in the splitter. Use a flat cable seal or heat-shrink cap for sealing.
---------	--

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

Accessoires

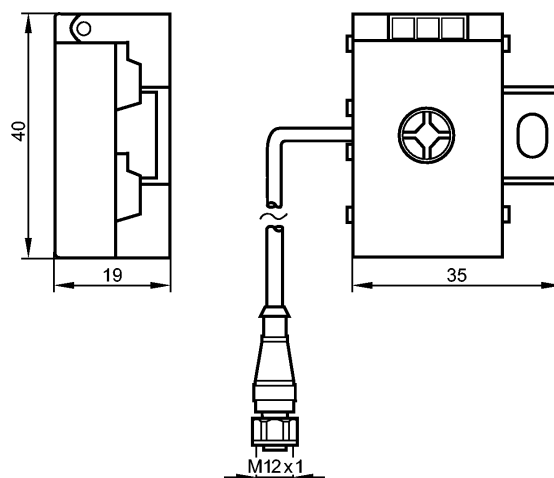

Caractéristiques du produit

Prise vampire

Répartition de la tension AS-i sur connecteur femelle M12

Données électriques

Technologie	AS-i
Courant de sortie par module [mA]	4000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67

Données mécaniques


Matières boîtier	boîtier: PA66 - GF25
Couple de serrage maximal [Nm]	1,65
Poids [kg]	0,062

Raccordement électrique

Raccordement prise vampire avec câble rond et connecteur femelle / 0,6 m

Branchement

 - 1: AS-i +
- 3: AS-i -



Accessoires

Accessoires (option) terminaison pour câble plat (E70413);
bouchon thermorétractable (E70113)

Remarques

Remarques L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.
Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.

Quantité [pièce] 1