



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGH040PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11504

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

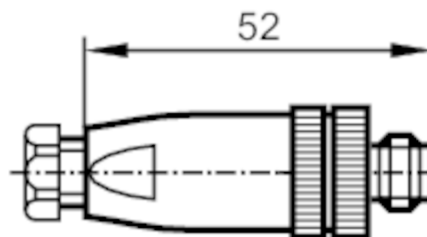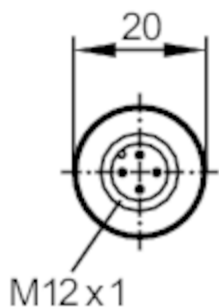

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	20 x 20 x 52
-------	------	--------------

Anyag		PBT
-------	--	-----

Test kiöntő anyaga		PBT
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		PBT
----------------------	--	-----

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E10260



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGH040PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PBT



Csatlakozás

