


## Összekötő kábel

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC050

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

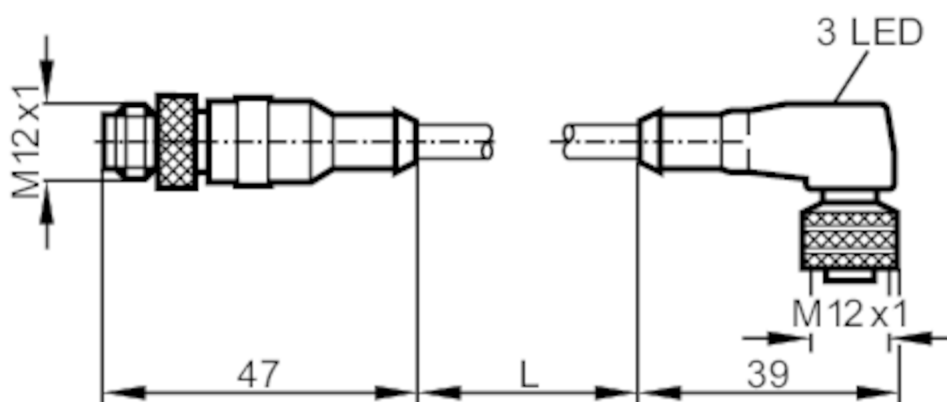

## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

10...30 DC

Max. összes áramterhelés [A]

3

## Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...80

Védettség

IP 68

## Mechanikai adatok

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

## Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld



## Összekötő kábel

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

 
### Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

### Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Csatlakozás

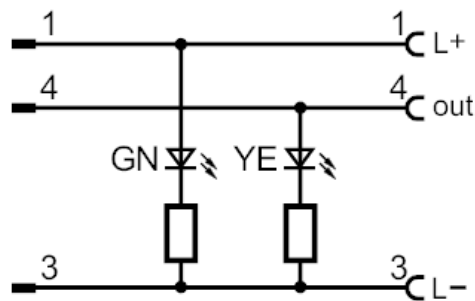

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

